


# Technisches Datenblatt

## isFang-Dreibeinstativ

Art.-Nr. 5408967

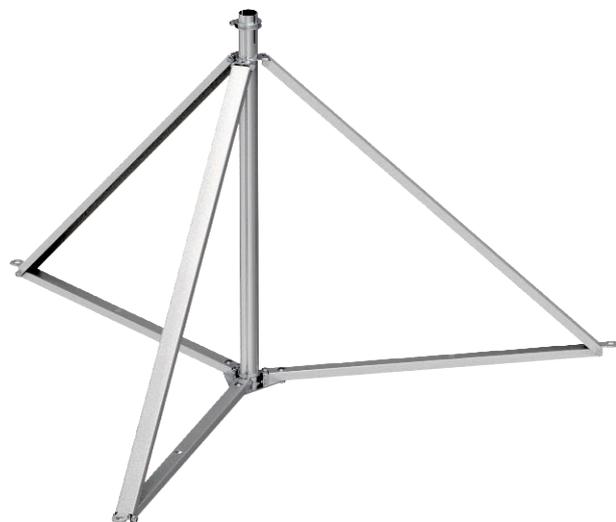

- Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 40 mm Durchmesser
- Dachneigung bis max. 5 Grad
- inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
- Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen



**Alu** Aluminium

### Stammdaten

Art.-Nr.	5408967
Typ	isFang 3B-150 AL
Bezeichnung 1	Dreibeinstativ
Bezeichnung 2	für isolierten Fangmast
Dimension	1,65x1,85m
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	560,00 kg/100 St.

### Technische Daten

Maß B	1.500,00 mm
Maß D	40,00 Ø mm
Maß H	1.275,00 mm
Maß L	900,00 mm
Ausführung	Stativ
Aufnahme Fangstange	schraublos
Durchmesser	1.500,00 mm