


Technisches Datenblatt

Rohrmanschette mit 10 Befestigungslaschen

Artikelnummer: 7202215



Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.

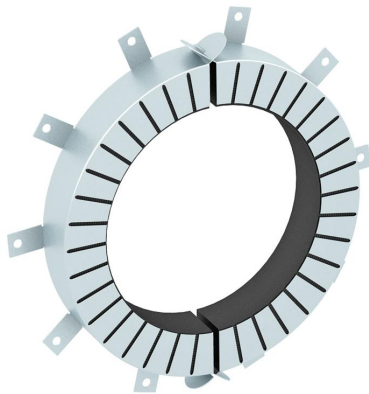

Intumeszierender Baustoff

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7202215
Typ	TCX-250
Bezeichnung 1	Rohrmanschette
Bezeichnung 2	für brennbare Rohre
Hersteller	OBO
Dimension	Ø250mm
Werkstoff	Intumeszierender Baustoff
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	346 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Rohrmanschette mit 10 Befestigungslaschen

Artikelnummer: 7202215



Abmessungen

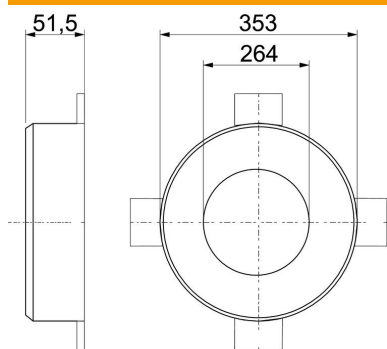

Länge	353 mm
Breite	353 mm
Höhe	51,5 mm
Maß d	264 mm
Maß D min.	353 mm
Maß h	51,5 mm

Technische Daten

Form	rund
für Rohrdurchmesser max.	252 mm
für Rohrdurchmesser min.	250 mm
Manschettenverschluss	Steck
Mit Befestigungsmaterial	nein
Zubehör erforderlich	ja