


Technisches Datenblatt

Rohrmanschette mit 12 Befestigungslaschen

Artikelnummer: 7202218

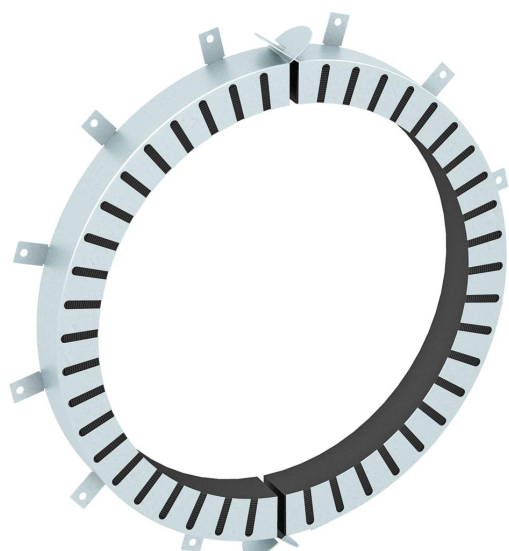

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.



Intumeszierender Baustoff

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7202218
Typ	TCX-315
Bezeichnung 1	Rohrmanschette
Bezeichnung 2	für brennbare Rohre
Hersteller	OBO
Dimension	Ø315mm
Werkstoff	Intumeszierender Baustoff
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	425 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Rohrmanschette mit 12 Befestigungslaschen

Artikelnummer: 7202218



Abmessungen

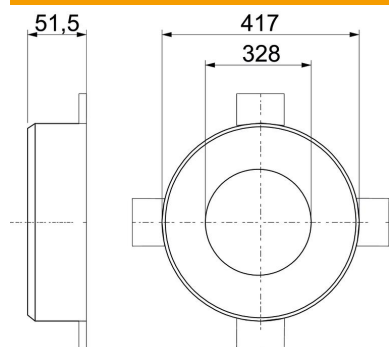

Länge	417 mm
Breite	417 mm
Höhe	51,5 mm
Maß d	328 mm
Maß D min.	417 mm
Maß h	51,5 mm

Technische Daten

Form	rund
für Rohrdurchmesser max.	317 mm
für Rohrdurchmesser min.	315 mm
Manschettenverschluss	Steck
Mit Befestigungsmaterial	nein
Zubehör erforderlich	ja