


Technisches Datenblatt

Rohrmanschette mit 12 Befestigungslaschen

Artikelnummer: 7202220

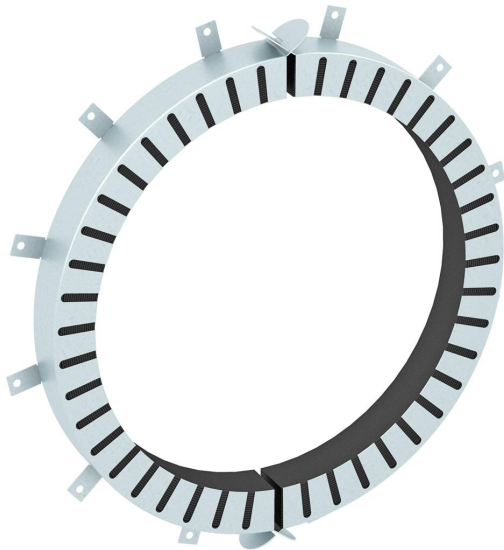

Rohrmanschette für brennbare Rohre.

Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.



Intumeszierender Baustoff

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7202220
Typ	TCX-400
Bezeichnung 1	Rohrmanschette
Bezeichnung 2	für brennbare Rohre
Hersteller	OBO
Dimension	Ø400mm
Werkstoff	Intumeszierender Baustoff
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	520 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Rohrmanschette mit 12 Befestigungslaschen

Artikelnummer: 7202220



Abmessungen

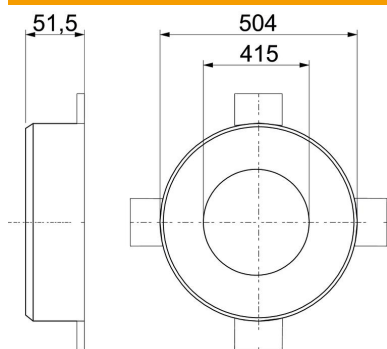

Länge	504 mm
Breite	504 mm
Höhe	51,5 mm
Maß d	415 mm
Maß D min.	504 mm
Maß h	51,5 mm

Technische Daten

Form	rund
für Rohrdurchmesser max.	402 mm
für Rohrdurchmesser min.	400 mm
Manschettenverschluss	Steck
Mit Befestigungsmaterial	nein
Zubehör erforderlich	ja