


Technisches Datenblatt

Trägerklaue

Artikelnummer: 6018963

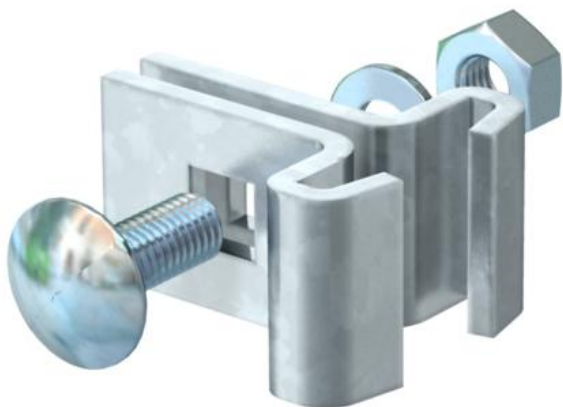

Trägerklaue mit Flachrundschaube FRS M10 x 25 für die Montage am IS 8-Stiel.
Kann auch in Kombination mit schwerer Steigeleiter Typ SLS 80 verwendet werden.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6018963
Typ	TGK 30 42 FT
Bezeichnung 1	Trägerklaue
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	56x30
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

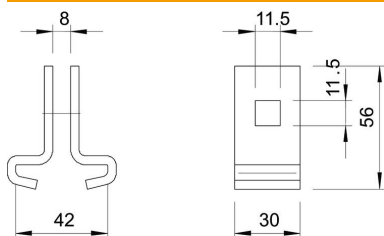

Abmessung	56 x 30
Länge	56 mm
Breite	30 mm
Höhe	42 mm