


Technisches Datenblatt

Spannklaue, leicht TKH FT

Artikelnummer: 6355812

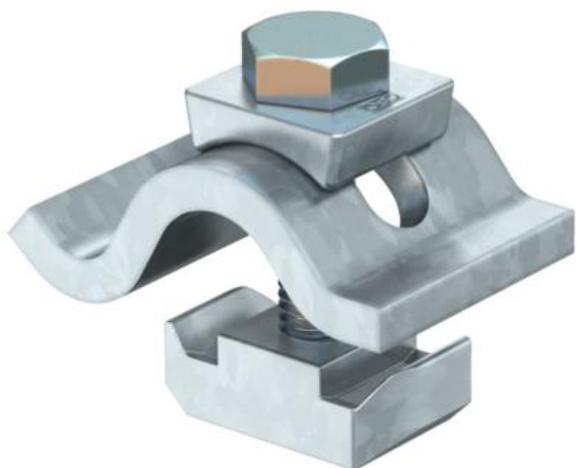

Spannklaue mit Gleitmutter für die Befestigung von Profilschienen an Stahlträgern. Der Spannungsbereich der Spannklaue ist auf die max. Befestigungsdicke 25 mm begrenzt.

Die Spannklaue wird in Kombination mit Profilschienen der Schlitzweite 22 mm eingesetzt.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6355812
Typ	TKH-L-25 FT
Bezeichnung 1	Spannklaue leicht
Bezeichnung 2	mit Gleitmutter
Hersteller	OBO
Dimension	M10x50
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Paar
Gewicht	46 kg
Gewichtseinheit	kg/100 Paar


Technisches Datenblatt

Spannklaue, leicht TKH FT

Artikelnummer: 6355812



Abmessungen

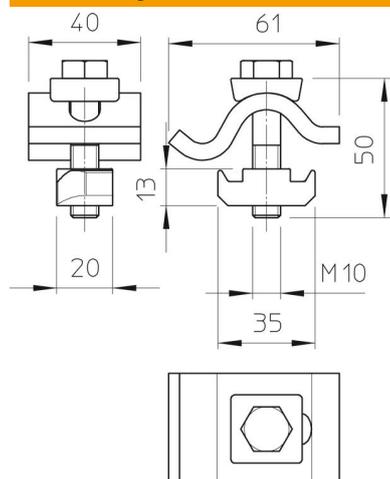

Höhe	25 mm
------	-------

Technische Daten

F in kN	10 kN
Geeignet für Flanschstärke max.	25 mm
Geeignet für Flanschstärke min.	15 mm
Gewinde metrisch	10
Schraube	M10 x 25