

# Technisches Datenblatt

## Trägerprofil für PV-Modulmontage

Artikelnummer: 5900412



Trägerprofil zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Flach- und Schrägdächern. Flachdachmontage in Kombination mit Universal-Standfuß Uni Base und kurzen und langen Stützen STK und STL. Rastbare Befestigung des Profils auf Standfuß mit Adapter Unibase AMP. Schrägdachmontage in Kombination mit Dachhaken universal DHU. Rastbare Befestigung des Profils an Dachhaken. Schraubbare Verbindung mehrerer Trägerprofile mit Längsverbinder LV 45 und Kreuzverbinder KV 45.



**Alu** Aluminium

**EL** eloxiert

### Stammdaten

 

Artikelnummer	5900412
Typ	TP 45 4700 ALU S
Bezeichnung 1	Trägerprofil
Bezeichnung 2	für Flach-/Schrägdachsystem
Hersteller	OBO
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	485,04 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

## Trägerprofil für PV-Modulmontage

Artikelnummer: 5900412

### Abmessungen

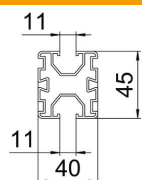

Länge	4.700 mm
Breite	40 mm
Höhe	45 mm

### Technische Daten

Kabelkanal integriert	nein
Kabelkanal optional	nein
Widerstandsmoment $W_x$	0 mm <sup>3</sup>
Widerstandsmoment $W_y$	0 mm <sup>3</sup>