


Technisches Datenblatt

Gewindestange A2 1000

Artikelnummer: 3141312



Gewindestange nach DIN 976.

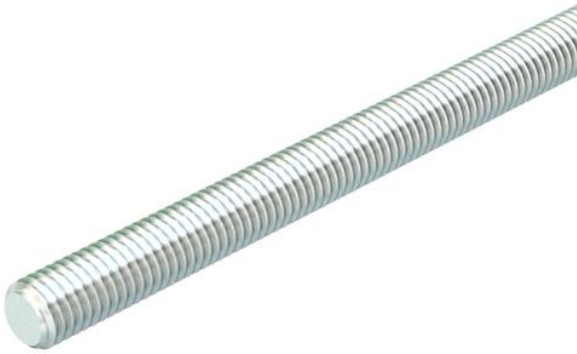

- VA** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3141312
Typ	TR M10 1M A2
Bezeichnung 1	Gewindestange
Hersteller	OBO
Dimension	M10x1000mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	49 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt



Gewindestange A2 1000

Artikelnummer: 3141312



Abmessungen

Länge	1.000 mm
Maß d	10 mm
Maß L	39,37 in
Maß L	1.000 mm

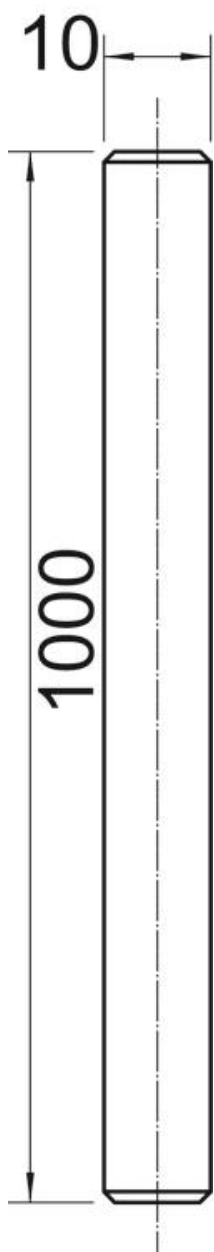 

Technisches Datenblatt

Gewindestange A2 1000

Artikelnummer: 3141312



Technische Daten

Bruchlast	54,95 kN
Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Linksgewinde	nein