

Technisches Datenblatt

Gewindestange A2 1000

Artikelnummer: 3141314



Gewindestange nach DIN 976.



- VA** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3141314
Typ	TR M12 1M A2
Bezeichnung 1	Gewindestange
Hersteller	OBO
Dimension	M12x1000mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	70 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

 
Gewindestange A2 1000

Artikelnummer: 3141314




Abmessungen

Länge	1.000 mm
Maß d	12 mm
Maß L	39,37 in
Maß L	1.000 mm



12

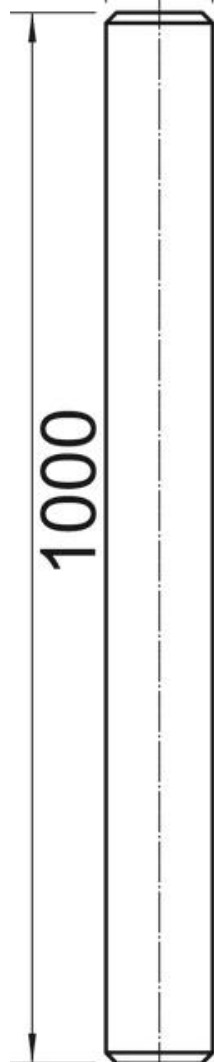

Technisches Datenblatt

Gewindestange A2 1000

Artikelnummer: 3141314



Technische Daten

Bruchlast	79,13 kN
Gewinde	M12
Gewinde metrisch	12
Linksgewinde	nein