

# Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 1000

Artikelnummer: 3141482



Gewindestange nach DIN 976.



<b>A2</b>	<b>A4</b>	<b>A5</b>	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt				

## Stammdaten

Artikelnummer	3141482
Typ	TR M6 1M A4
Bezeichnung 1	Gewindestange
Hersteller	OBO
Dimension	M6x1000mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	18,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 1000

Artikelnummer: 3141482



## Abmessungen

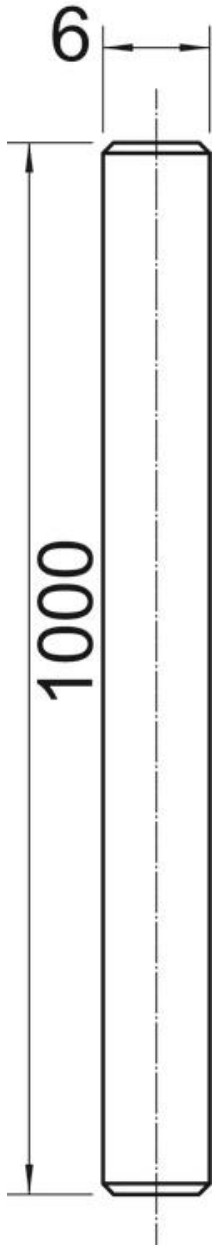

Länge	1.000 mm
Maß d	6 mm
Maß L	1.000 mm

# Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 1000

Artikelnummer: 3141482



## Technische Daten

Bruchlast	22,61 kN
Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Linksgewinde	nein