

Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 2000

Artikelnummer: 3141484



Gewindestange nach DIN 976.



A2	A4	A5	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt				

Stammdaten

Artikelnummer	3141484
Typ	TR M6 2M A4
Bezeichnung 1	Gewindestange
Hersteller	OBO
Dimension	M6x2000mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	36,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 2000

Artikelnummer: 3141484



Abmessungen

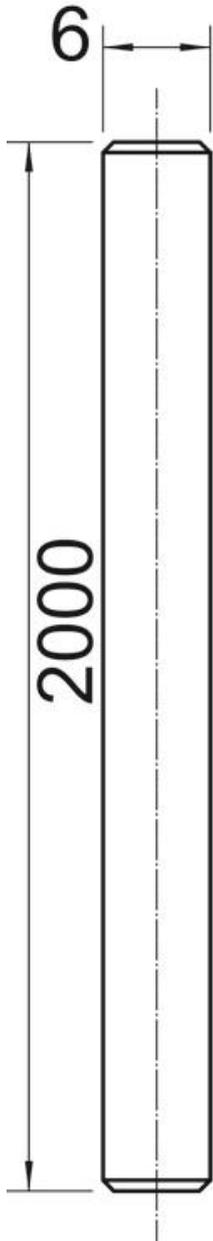

Länge	2.000 mm
Maß d	6 mm
Maß L	2.000 mm

Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 2000

Artikelnummer: 3141484



Technische Daten

Bruchlast	22,61 kN
Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Linksgewinde	nein