


Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 1000

Artikelnummer: 3141492



Gewindestange nach DIN 976.

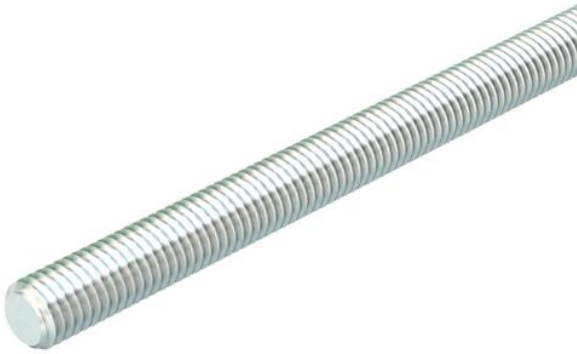

A2	A4	A5	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt				

Stammdaten

Artikelnummer	3141492
Typ	TR M8 1M A4
Bezeichnung 1	Gewindestange
Hersteller	OBO
Dimension	M8x1000mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	30 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 1000

Artikelnummer: 3141492



Abmessungen

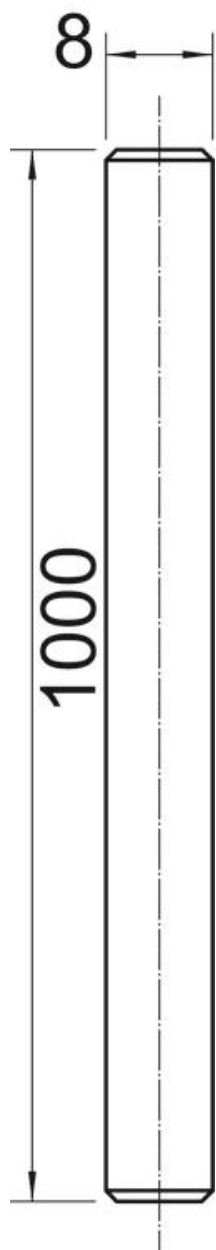

Länge	1.000 mm
Maß d	8 mm
Maß L	1.000 mm

Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 1000

Artikelnummer: 3141492



Technische Daten

Bruchlast	40,19 kN
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Linksgewinde	nein