


Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 2000

Artikelnummer: 3141494



Gewindestange nach DIN 976.

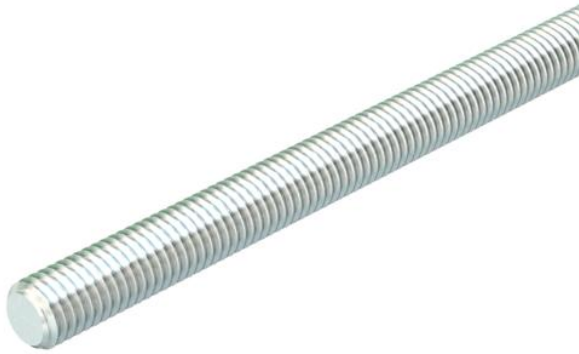

A2

A4

A5

Edelstahl, rostfrei

Edelstahl, rostfrei

Edelstahl, rostfrei

2B

blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3141494
Typ	TR M8 2M A4
Bezeichnung 1	Gewindestange
Hersteller	OBO
Dimension	M8x2000mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	60 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 2000

Artikelnummer: 3141494



Abmessungen

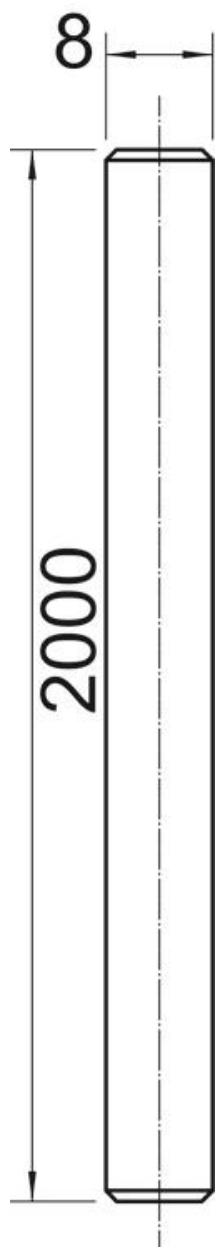

Länge	2.000 mm
Maß d	8 mm
Maß L	2.000 mm

Technisches Datenblatt

Gewindestange A4 2000

Artikelnummer: 3141494



Technische Daten

Bruchlast	40,19 kN
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Linksgewinde	nein