

# Technisches Datenblatt

## Trennsteg 85 FS

Artikelnummer: 6062114



Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6062114
Typ	TSG 85 FS
Bezeichnung 1	Trennsteg
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Hersteller	OBO
Dimension	85x2995
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	70,233 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Trennsteg 85 FS

Artikelnummer: 6062114



### Abmessungen

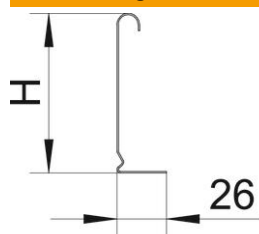

Länge	10 ft
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Blechstärke	0,75 mm
Maß H (Inch)	3 in
Maß H	85 mm
Maß L (Feet)	10 ft
Maß L (mm)	3.000 mm



### Technische Daten

Ausführung	L-Profil
Befestigungsart	schraubbar
Befestigungslochung (ETIM)	nein
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein