


Technisches Datenblatt

Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm

Art.-Nr. 7424990

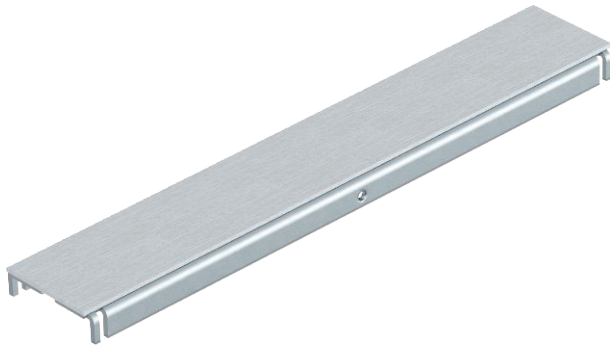

Zum Unterlegen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten 200 oder 300 mm.

 


St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424990
Typ	DSD2 200
Bezeichnung 1	Deckelstoßdichtung
Bezeichnung 2	für OKA-G und OKA-W
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	10,25 kg/100 St.

Technische Daten



Breite	200,00 mm
Maß A	200,00 mm
Ausführung	Dichtung für Unterflurkanaldose
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>