


# Technisches Datenblatt

## Deckelstoßdichtung für Kanalbreite 200 und 300 mm

Art.-Nr. 7424992

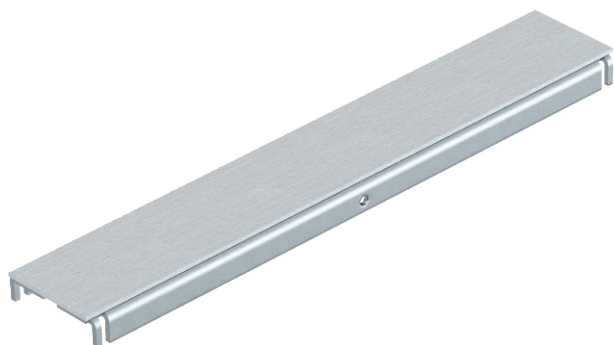

Zum Unterlegen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten 200 oder 300 mm.

 


<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7424992
Typ	DSD2 300
Bezeichnung 1	Deckelstoßdichtung
Bezeichnung 2	für OKA-G und OKA-W
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	18,45 kg/100 St.

### Technische Daten



Breite	300,00 mm
Maß A	300,00 mm
Ausführung	Dichtung für Unterflurkanaldose
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>