

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm
Art.-Nr. 7424960



Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600.
Mit mittig angeordneter, höheninstellbarer Stütze.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424960
Typ	DSU2 400 6050
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-W
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	33,49 kg/100 St.

Technische Daten

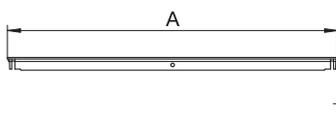

Breite	400,00 mm
Kanalhöhe	60,00 - 110,00 mm
Maß A	400,00 mm
Mindestestrichhöhe	40
Mittelunterstützung	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivellierbereich	0,00 mm