


# Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Art.-Nr. 7424982

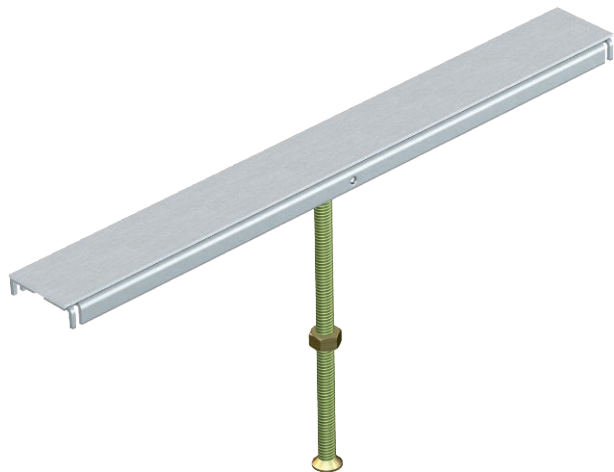

Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheninstellbarer Stütze.



 
 
**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Art.-Nr.	7424982
Typ	DSU2 500 10050
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-W
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	41,24 kg/100 St.

## Technische Daten



Breite	500,00 mm
Kanalhöhe	100,00 - 150,00 mm
Maß A	500,00 mm
Mindestestrichhöhe	40
Mittelunterstützung	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivellierbereich	0,00 mm