

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Art.-Nr. 7424364



Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 600. Mit Einbaumöglichkeit für eine mittig angeordnete, höheninstellbare Stütze.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424364
Typ	DSU2 600
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-G
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	44,05 kg/100 St.

Technische Daten

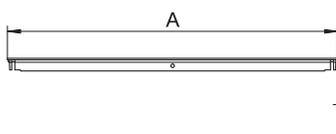

Breite	600,00 mm
Maß A	600,00 mm
Mindeststrichhöhe	40
Mittelunterstützung	□
Nivellierbereich	0,00 mm