


Technisches Datenblatt

Geräteinsatz GESR7 mit Griffbügel

Art.-Nr. 7405456

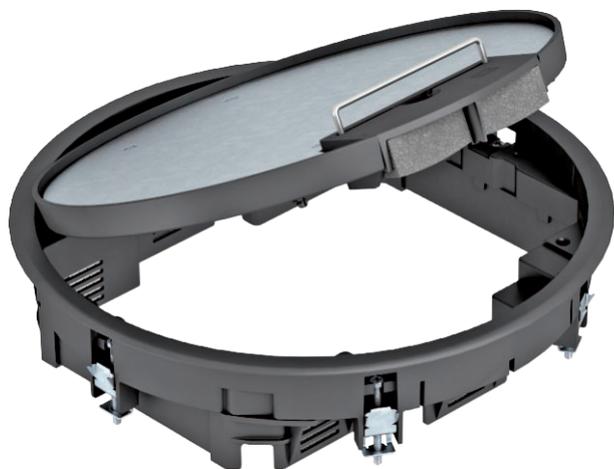

Geräteinsatz mit Griffbügel für bis zu 10 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3 und einem UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.

Bis zu 7 Installationsgeräte mit 50er Zentralplatte einsetzbar.




PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Art.-Nr. | 7405456 |
| Typ | GESR7 10U 9011 |
| Bezeichnung 1 | Geräteinsatz |
| Bezeichnung 2 | für Universalmontage |
| Dimension | Ø294x66 |
| Farbe | graphitschwarz |
| RAL-Nummer | 9011 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Werkstoff Kürzel | PA |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 250,50 kg/100 St. |

Technische Daten

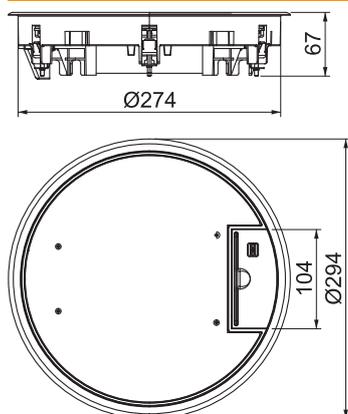

| | |
|---|-------------------------------------|
| Außendurchmesser | 294,00 mm |
| Einbaudurchmesser | 275 |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 10 |
| Anzahl der Gerätebecher | 3 |
| Ausführung Leitungsauslass | Schwenkbarer Schnur auslass |
| Bodenbelagdicke | 5,00 mm |
| Bodenbelagsschutzrahmen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bodenpflege | trocken |
| Ausführung | rund |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | <input type="checkbox"/> |
| Einbautiefe | 78,00 mm |
| Fußbodenhöhe | 78 mm |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Nasspflege | <input type="checkbox"/> |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Unterflurkanal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mit Bodenbelagsausparung | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | R7 |

Technisches Datenblatt

Geräteinsatz GESR7 mit Griffbügel

Art.-Nr. 7405456



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Geeignet für Unterflurdose | 350 |
| Öffnungsmechanismus | Griffbügel |
| Rahmenausführung | Teppichschutzrahmen |
| Schwerlastausführung | <input type="checkbox"/> |
| Typ des Einbausystems | UT3 / UT4 |
| Zulassungen | VDE |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 5.000 N |