

Technisches Datenblatt

Geräteinsatz mit Blinddeckel und Öffnungskontur,
GES R2
Art.-Nr. 7405086



Geräteinsatz mit Blinddeckel und Öffnungskontur Schnurauslass für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2.
Für den Einsatz in trocken gepflegten Böden im Innenbereich.




PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	7405086
Typ	GES R2B 7011
Bezeichnung 1	Blinddeckel
Bezeichnung 2	Kunststoff
Dimension	140x140x40
Farbe	eisengrau
RAL-Nummer	7011
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	8,15 kg/100 St.

Technische Daten

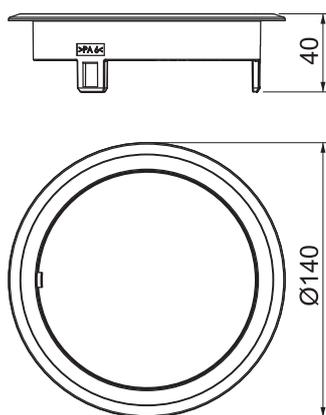

Außendurchmesser	140,00 mm
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenbelagsschutzrahmen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenpflege	trocken
Ausführung	rund
Geeignet für Nasspflege	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Mit Bodenbelagsaussparung	<input type="checkbox"/>
Norm	EN 50085-2-2
Öffnungsmechanismus	Werkzeug
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Zulassungen	
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 500 N