

Technisches Datenblatt

Geräteinsatz mit Klappdeckel und Schnur­auslass,
GES R2
Art.-Nr. 7405084




Geräteinsatz mit Klappdeckel und Schnur­auslass für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2.
Für den Einsatz in trocken gepflegten Böden im Innenbereich.

PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	7405084
Typ	GES R2 9011
Bezeichnung 1	Klappdeckel
Bezeichnung 2	mit Schnur­auslass
Dimension	140x140x40
Farbe	graphitschwarz
RAL-Nummer	9011
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	8,80 kg/100 St.

Technische Daten

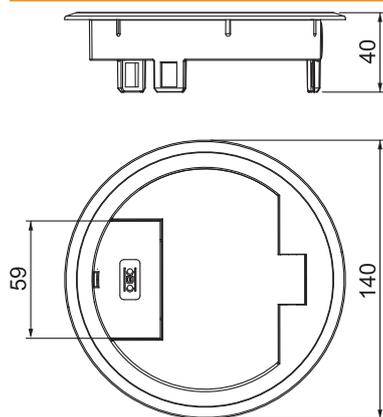

Außendurchmesser	140,00 mm
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnur­auslass
Bodenbelagsschutzrahmen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenpflege	trocken
Ausführung	rund
Geeignet für Nasspflege	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Mit Bodenbelagsaussparung	<input type="checkbox"/>
Öffnungsmechanismus	Werkzeug
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Zulassungen	
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 500 N