

# Technisches Datenblatt

## Installationsdose 1+1 leer

Art.-Nr. 7408838



Installationsdose für Bodensteckdose GES R2 zur Montage in Estrichdose UD GES R2 und in Doppelbodenplatten mit Einbauöffnungsdurchmesser 122 mm.

Im Lieferumfang sind eine Trennwand und zwei Abdeckplatten für den Einbau von Modul45-Einzelgeräten enthalten. Bis zu zwei modulare Datenbuchsen (Keystones) können mit optionaler Montageplatte eingebaut werden.




PA Polyamid

### Stammdaten

Art.-Nr.	7408838
Typ	MT R2 1-1
Bezeichnung 1	Montageträger für GES R2
Bezeichnung 2	für 2x 1 Modul 45
Farbe	graphitschwarz
RAL-Nummer	9011
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	19,80 kg/100 St.

### Technische Daten

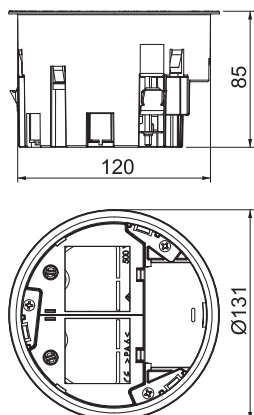

Außendurchmesser	131,00 mm
Einbaudurchmesser	122
Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Zugentlastungen	1
Bodenbelagsschutzrahmen	<input type="checkbox"/>
Deckelausführung	rund
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Einbautiefe	85,00 mm
Geräteart	Rastermaß 45
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Nasspflege	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Installationstechnik	Rastermaß M45
Mit Bodenbelagsaussparung	<input type="checkbox"/>
Zugentlastungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>