

Technisches Datenblatt

Installationsdose 2-fach NF

Art.-Nr. 7408834



Installationsdose für Bodensteckdose GES R2 zur Montage in Estrichdose UD GES R2 und in Doppelbodenplatten mit Einbauöffnungsdurchmesser 122 mm.

Im Lieferumfang ist eine 2-fach Steckdose (NF) enthalten. Bis zu zwei modulare Datenbuchsen (Keystones) können mit optionaler Montageplatte eingebaut werden.





PA Polyamid

Stammdaten

Art.-Nr.	7408834
Typ	MT R2 NF
Bezeichnung 1	Montageträger für GES R2
Bezeichnung 2	mit 2fach NF
Farbe	graphitschwarz
RAL-Nummer	9011
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	21,00 kg/100 St.

Technische Daten

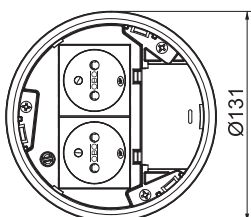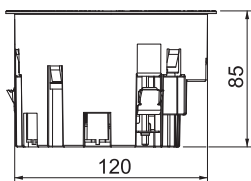

Außendurchmesser	131,00 mm
Einbaudurchmesser	122
Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Zugentlastungen	1
Bodenbelagsschutzrahmen	<input type="checkbox"/>
Deckelausführung	rund
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Einbautiefe	85,00 mm
Geräteart	Rastermaß 45
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Nasspflege	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Installationstechnik	Rastermaß M45
Mit Bodenbelagsaussparung	<input type="checkbox"/>
Zugentlastungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>