

Technisches Datenblatt

Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung,
Kanalhöhe 170-245 mm
Art.-Nr. 7424846



Zur mittleren Abstützung einer Deckelstoßunterstützung der Nennbreite 400, 500 oder 600.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424846
Typ	NE DSU2 17075
Bezeichnung 1	Nivelliereinheit DSU
Bezeichnung 2	für OKA-G
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 Stück
Gewicht	7,45 kg/100 St.

Technische Daten

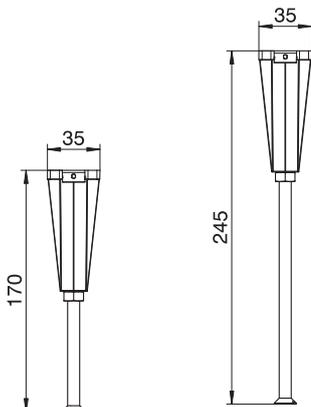

Kanalhöhe	170,00 - 245,00 mm
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>
Mindestestrichhöhe	40
Nivellierbereich	170,00 - 245,00 mm