

Technisches Datenblatt

Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung,
Kanalhöhe 60-110 mm
Art.-Nr. 7424842



Zur mittigen Abstützung einer Deckelstoßunterstützung der Nennbreite 400, 500 oder 600.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Art.-Nr. | 7424842 |
| Typ | NE DSU2 6050 |
| Bezeichnung 1 | Nivelliereinheit DSU |
| Bezeichnung 2 | für OKA-G |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN 10346 |
| Oberfläche Kürzel | FS |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 3 Stück |
| Gewicht | 4,84 kg/100 St. |

Technische Daten

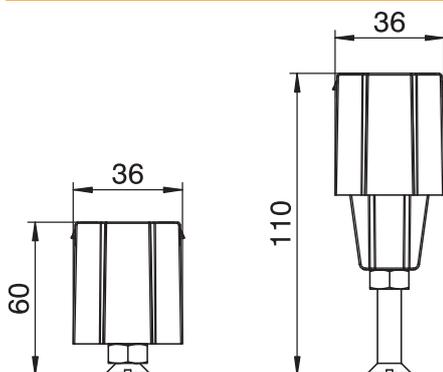

| | |
|---|--------------------------|
| Kanalhöhe | 60,00 - 110,00 mm |
| Entkoppelbar | <input type="checkbox"/> |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | <input type="checkbox"/> |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | <input type="checkbox"/> |
| Mindestestrichhöhe | 40 |
| Nivellierbereich | 60,00 - 110,00 mm |