


# Technisches Datenblatt

## Montagedeckel für GESR9, 800 mm

Art.-Nr. 7402048

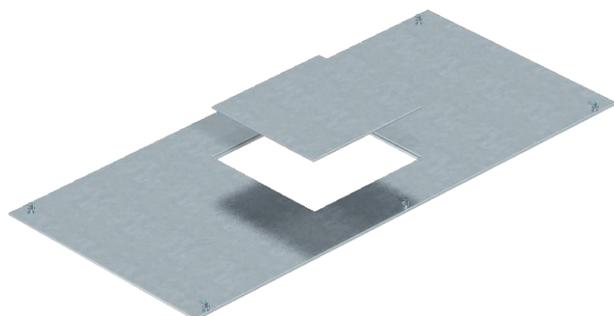

Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7402048
Typ	OKA DG4 400
Bezeichnung 1	Geräteinsatzdeckel
Bezeichnung 2	für Kanalsystem OKA2
Dimension	800x400x4
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Gewicht	919,00 kg/100 St.

### Technische Daten

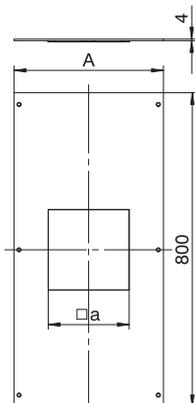

Länge	800,00 mm
Breite	400,00 mm
Maß A	377,00 mm
Maß a	201,00 mm