


# Technisches Datenblatt

## Montagedeckel für GES9, 400 mm

Art.-Nr. 7425102

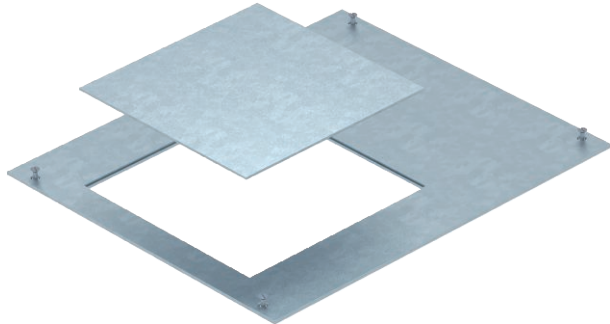

Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.




|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>St</b> | Stahl        |
| <b>FS</b> | bandverzinkt |

### Stammdaten

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Art.-Nr.                 | 7425102                |
| Typ                      | OKA D 500 9            |
| Bezeichnung 1            | Montagedeckel          |
| Bezeichnung 2            | für Geräteeinsatz GES9 |
| Dimension                | 400x500x4              |
| Werkstoff                | Stahl                  |
| Werkstoff Kürzel         | St                     |
| Oberfläche               | bandverzinkt           |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN 10346           |
| Oberfläche Kürzel        | FS                     |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück                |
| Gewicht                  | 570,00 kg/100 St.      |

### Technische Daten

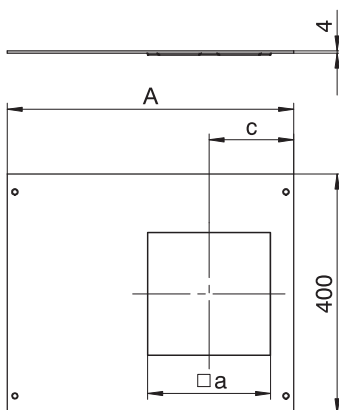

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Länge                     | 400,00 mm                           |
| Breite                    | 500,00 mm                           |
| Maß A                     | 477,00 mm                           |
| Maß a                     | 244,00 mm                           |
| Maß c                     | 161,00 mm                           |
| Abdeckung Montageöffnung  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anzahl der Montageöffnung | 1                                   |
| Blechstärke               | 4,00 mm                             |
| Deckelbefestigung rastend | <input type="checkbox"/>            |
| Montageöffnung            | quadratisch                         |