


Art.-Nr. 7425104

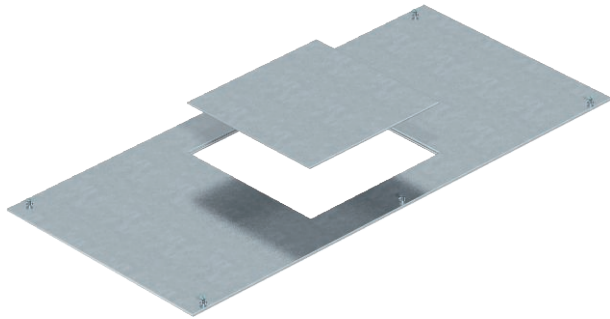

Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

## Stammdaten

Art.-Nr.	7425104
Typ	OKA D 600 9
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	für Geräteinsatz GES9
Dimension	400x600x4
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	693,00 kg/100 St.

## Technische Daten

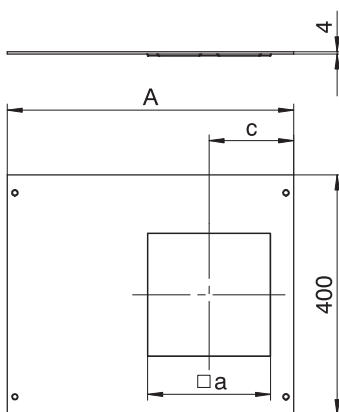

Länge	400,00 mm
Breite	600,00 mm
Maß A	577,00 mm
Maß a	244,00 mm
Maß c	161,00 mm
Abdeckung Montageöffnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Montageöffnung	1
Blechstärke	4,00 mm
Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
Montageöffnung	quadratisch