


# Technisches Datenblatt

## Bohrschablone für Kanal mit Bürstenleiste

Art.-Nr. 7403883

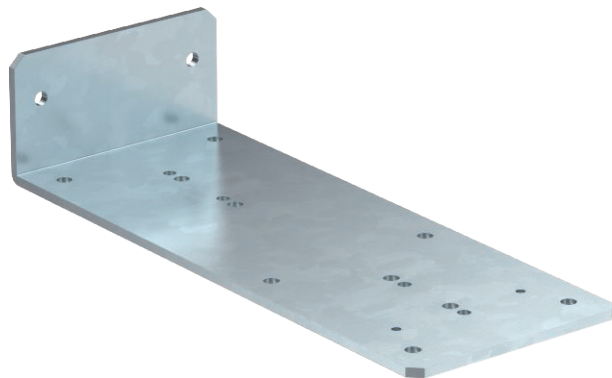


Bohrschablone für das bauseitige Herstellen aller benötigten Löcher zur Montage einer in der Länge zugeschnittenen Kanaleinheit mit Bürstenleiste.

<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7403883
Typ	OKB BS BL
Bezeichnung 1	Bohrschablone
Bezeichnung 2	für Kanal mit Bürstenleiste
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	97,10 kg/100 St.

### Technische Daten

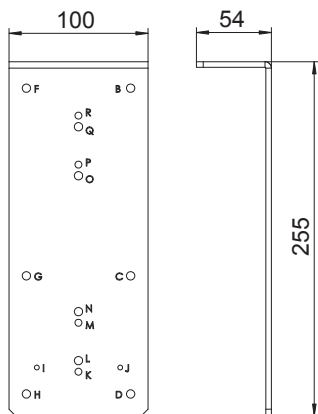

Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenpflege	trocken
Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Estrichbündigen offenen Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Mindestestrichhöhe	85
Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivellierbereich	0,00 mm
Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>