


Technisches Datenblatt

Deckelstoßdichtung

Art.-Nr. 7403845

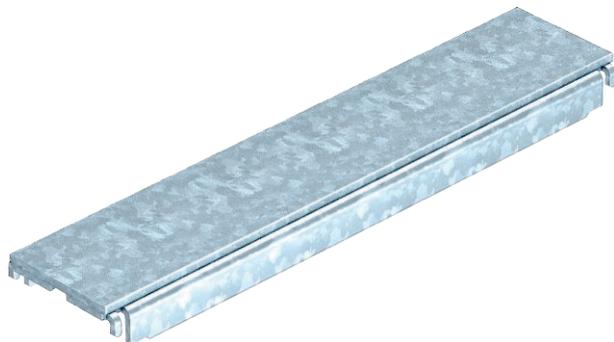


Zum Unterlegen der Deckelstöße.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7403845
Typ	OKB DSD 250
Bezeichnung 1	Deckelstoßdichtung
Bezeichnung 2	für Kanalsystem OKB
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Gewicht	14,60 kg/100 St.

Technische Daten

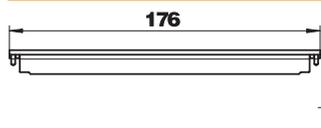

Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
Bodenblech	<input type="checkbox"/>
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Auflurttank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Mindestestrichhöhe	85
Mit Überstand	<input type="checkbox"/>
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
Montageöffnung	ohne
Nivellierbereich	0,00 mm
Oberteil abnehmbar	<input type="checkbox"/>
Trennwandbefestigung	stecken