


# Technisches Datenblatt

## Kanalendstück

Art.-Nr. 7403820

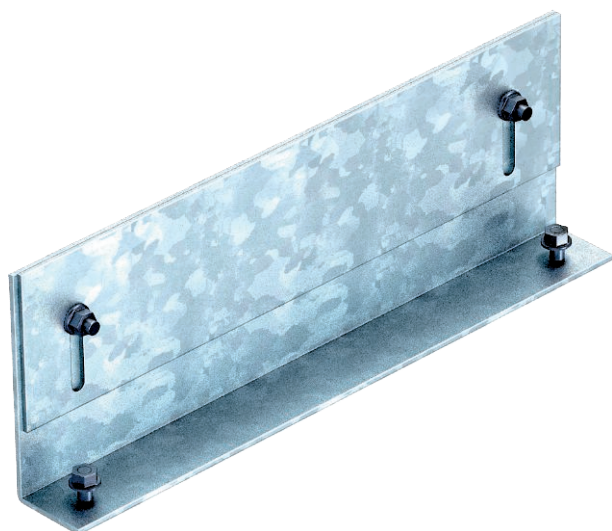


Montagefertiger Kanalverschluss, bestehend aus einer Seitenwand und einem höhenverstellbaren Seitenprofil zum universellen Einbau links oder rechts.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7403820
Typ	OKB ES 25085
Bezeichnung 1	Kanalendstück
Bezeichnung 2	für OKB
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Gewicht	52,85 kg/100 St.

### Technische Daten

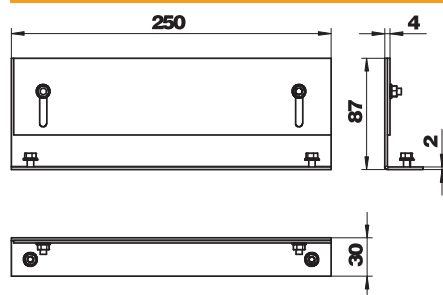

Breite	250,00 mm
Höhe	93,00 mm
Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Auflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Funktion	Abzweig
Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	85,00 - 125,00 mm
Mindestestrichhöhe	85
Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
Montageöffnung	ohne
Nivellierbereich	0,00 mm

# Technisches Datenblatt

Kanalendstück

Art.-Nr. 7403820



## Technische Daten

Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Trennwandbefestigung	stecken