


Technisches Datenblatt

Inneneck, ohne Nivelliereinheiten

Art.-Nr. 7403826

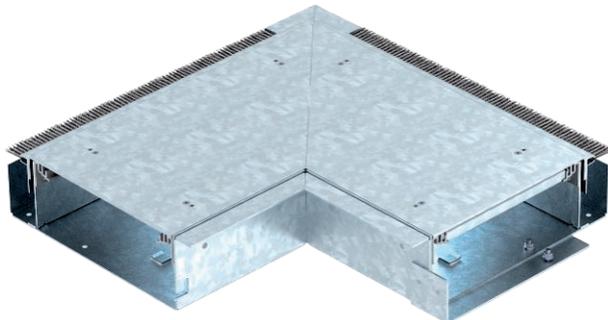


Montagefertiges Inneneck, bestehend aus Kanalunterteil, zwei Deckeln, höhenverstellbaren Seitenprofilen und wandseitig angeordneter Bürstenleiste zur Leitungsausführung. Im Lieferumfang enthalten sind eine Deckelstoßdichtung und ein Verbinder. Zur Höheneinstellung werden fünf Nivelliereinheiten benötigt.

- St** Stahl
- FS** bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7403826
Typ	OKB IE 25085 ON
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	mit Bürstenleiste
Dimension	421x421x87
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	850,00 kg/100 St.

Technische Daten

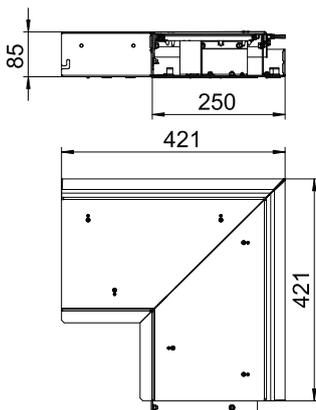

Länge	421,00 mm
Breite	250,00 mm
Höhe	93,00 mm
Maß h	93,00 mm
Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Funktion	Inneneck
Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Mindestestrichhöhe	93
Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
Montageöffnung	ohne
Nivellierbereich	0,00 mm
Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Trennwandbefestigung	stecken