


Technisches Datenblatt

T-Stück, ohne Nivelliereinheiten

Art.-Nr. 7403836

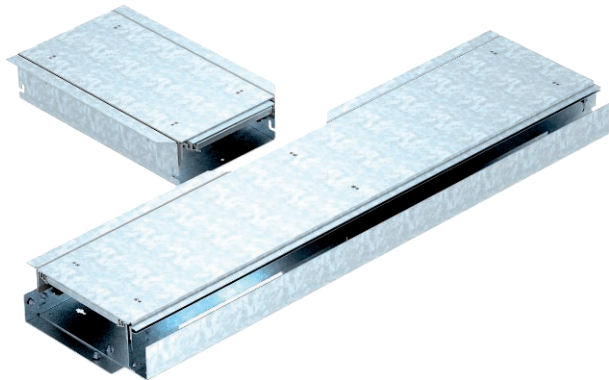

Montagefertige Verbindung einer Kanaleinheit mit Bürstenleiste und einer Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteilen, zwei Deckeln, höhenverstellbaren Seitenprofilen und wandseitig angeordneter Bürstenleiste zur Leitungsausführung. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Deckelstoßdichtungen und zwei Verbinder.


Zur Höheneinstellung werden sechs Nivelliereinheiten benötigt.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7403836
Typ	OKB TS 25085 ON
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	mit Bürstenleiste
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.850,00 kg/100 St.

Technische Daten

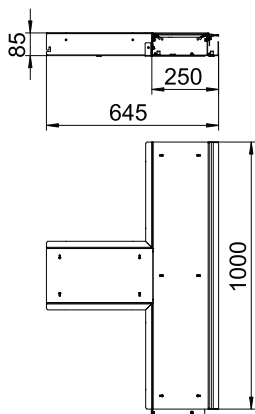

Länge	1.000,00 mm
Breite	250,00 mm
Höhe	93,00 mm
Maß h	93,00 mm
Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Auflurttank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Funktion	Abzweig
Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Mindestestrichhöhe	93
Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
Montageöffnung	ohne
Nivellierbereich	0,00 mm
Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Trennwandbefestigung	stecken