


# Technisches Datenblatt

## Kanaleinheit mit Blinddeckel

Art.-Nr. 7403818

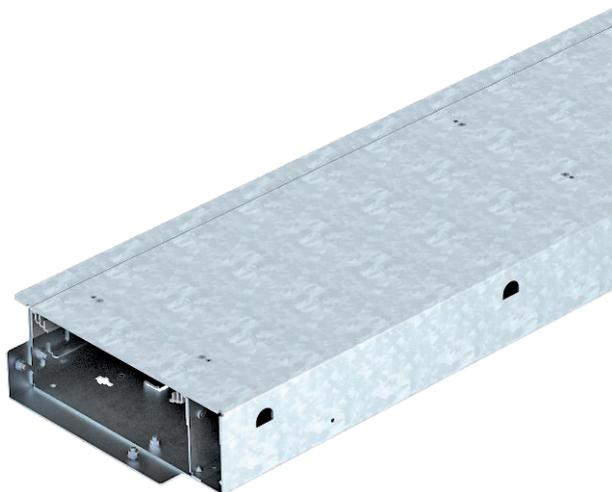

Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung und zum Geräteeinbau, bestehend aus einem Kanalunterteil mit zwei Blinddeckeln und zwei verstellbaren Bodenbelaganlegeprofilen zur Estrichabgrenzung in Bereichen von Türleibungen und vor Heizkörpernischen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Deckelstoßdichtungen und ein Verbinder.


Zur Höheneinstellung werden sechs Nivelliereinheiten benötigt.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7403818
Typ	OKB U 25085 BD
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	mit Blinddeckel
Dimension	2000x273x85
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	1.448,50 kg/100 m

### Technische Daten

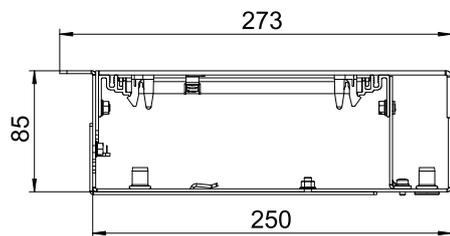

Länge	2.000,00 mm
Breite	250,00 mm
Höhe	93,00 mm
Maß h	93,00 mm
Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Züge	2,00 St.
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Deckelbefestigung rastend	<input type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
Gewebewand	<input type="checkbox"/>
Mindestestrichhöhe	93
Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
Montageöffnung	ohne
Montageöffnung	ohne
Nivellierbereich	0,00 mm
Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Querschnitt Zug a	4.231,00 mm <sup>2</sup>

# Technisches Datenblatt

## Kanaleinheit mit Blinddeckel

Art.-Nr. 7403818



### Technische Daten

Querschnitt Zug b	7.306,00 mm <sup>2</sup>
Trennwandbefestigung	stecken