

# Technisches Datenblatt

## Kanaleinheit mit Bürstenleiste

Art.-Nr. 7403816




Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung und zum Geräteeinbau, bestehend aus einem Kanalunterteil mit zwei Deckeln, einer höhenverstellbarer Bürstenleiste und einem verstellbaren Bodenbelaganlegeprofil zur Estrichabgrenzung in Bereichen von Türleibungen und vor Heizkörpernischen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Deckelstoßdichtungen und ein Verbinder. Zur Höheneinstellung werden sechs Nivelliereinheiten benötigt.

<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7403816
Typ	OKB U 25085 BLON
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	mit Bürstenleiste
Dimension	2000x273x80
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	1.425,00 kg/100 m

### Technische Daten

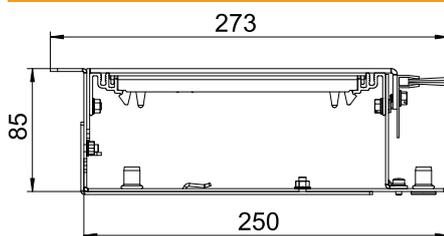

Länge	2.000,00 mm
Breite	250,00 mm
Höhe	93,00 mm
Maß h	85,00 mm
Abdeckung Montageöffnung	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Züge	2,00 St.
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Deckelbefestigung rastend	<input checked="" type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Dehnungsfuge	<input type="checkbox"/>
Gewebewand	<input type="checkbox"/>
Mindestestrichhöhe	93
Mit Überstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Trennwand	<input type="checkbox"/>
Mit Anschlussöffnung	<input type="checkbox"/>
Mit Potenzialausgleich	<input type="checkbox"/>
Montageöffnung	ohne
Montageöffnung	ohne
Nivellierbereich	0,00 mm
Nutzquerschnitt	11.500,00 mm <sup>2</sup>

# Technisches Datenblatt

## Kanaleinheit mit Bürstenleiste

Art.-Nr. 7403816



### Technische Daten

Oberteil abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Querschnitt Zug a	4.231,00 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Zug b	7.306,00 mm <sup>2</sup>
Trennwandbefestigung	stecken