


Technisches Datenblatt

Unterflur-Installationskanal, 2-zügig

Art.-Nr. 7400304

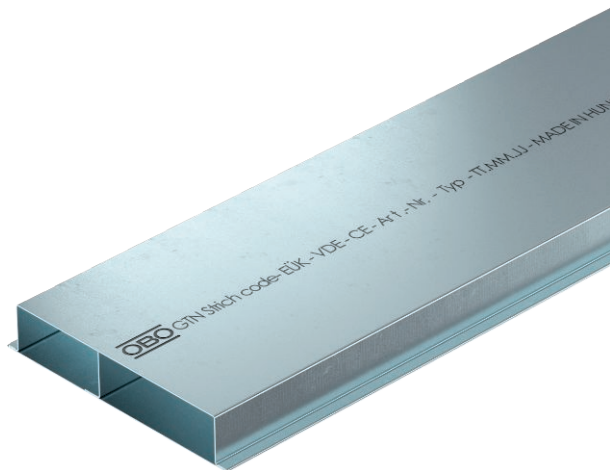

Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7400304
Typ	S2 19038
Bezeichnung 1	Unterflurkanal
Bezeichnung 2	2-zügig
Dimension	2000x190x38
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	349,00 kg/100 m

Technische Daten

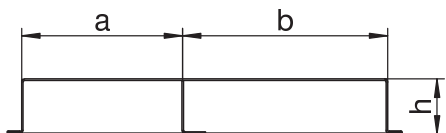

Länge	2.000,00 mm
Breite	190,00 mm
Höhe	38,00 mm
Maß a	80,00 mm
Maß b	110,00 mm
Maß h	38,00 mm
Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der Züge	2,00 St.
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	38,00 mm
Nutzquerschnitt	6.696,00 cm ²
Oberteil abnehmbar	<input type="checkbox"/>
Querschnitt Zug a	2.808,00 mm ²
Querschnitt Zug b	3.888,00 mm ²