


# Technisches Datenblatt

**Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bodenbelagsaussparung, 1-fach VDE-Steckdose, Art.-Nr. 7368290**

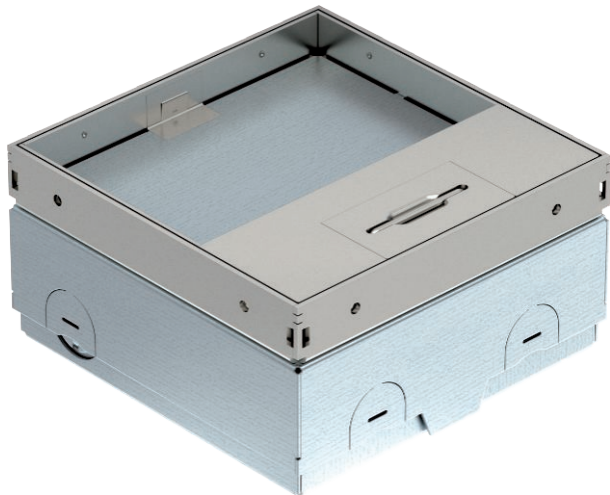

Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten System- und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugeschäube mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 75 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Bodenbelagsaussparung. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet.

Im Lieferumfang ist eine Schutzkontaktsteckdose (VDE) enthalten. Eine Datenbuchse kann optional in der Datentechnikplatte eingebaut werden. Im Auslieferungszustand mit einer Blindplatte verschlossen.





**A2** Edelstahl, rostfrei

## Stammdaten

Art.-Nr.	7368290
Typ	UDHOME-ONE GV15V
Bezeichnung 1	Bodensteckdose
Bezeichnung 2	mit VDE-Steckdose
Dimension	140x140x75
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A2
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	220,00 kg/100 St.

## Technische Daten

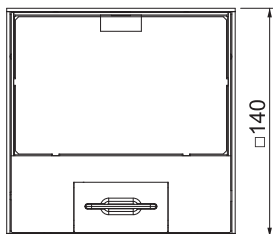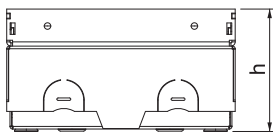

Länge	140,00 mm
Breite	140,00 mm
Höhe	75,00 mm
Maß h	75,00 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauflasse
Bodenbelagdicke	15,00 mm
Bodenbelagsschutzrahmen	<input type="checkbox"/>
Bodenpflege	trocken
Ausführung	quadratisch
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Einbautiefe	75,00 mm
Einsatzbereich im genutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand	6.101.1 trockene Bodenpflege
Fußbodenhöhe	75-105 mm
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Nasspflege	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>

# Technisches Datenblatt

Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit  
Bodenbelagsaussparung, 1-fach VDE-Steckdose,  
Art.-Nr. 7368290



## Technische Daten

Mit Bodenbelagsaussparung	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivellierbereich	75,00 - 105,00 mm
Öffnungsmechanismus	Griffbügel
Schwerlastausführung	<input type="checkbox"/>
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Zulassungen	
Vertikale Last, kleine Fläche	bis 3.000 N
Vertikale Last, große Fläche	bis 15.000 N