


Technisches Datenblatt

Bodentank UDHOME4, mit Universalträger UT3, 3-fach
VDE, Messing
Art.-Nr. 7427204

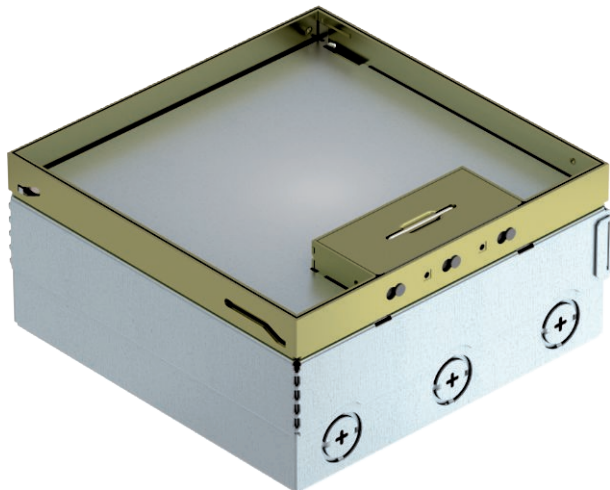

Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Holzböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberseite durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.

Im Lieferumfang sind zwei Universalträger UT3, eine 3-fach Schutzkontaktsteckdose mit Abdeckplatte sowie zwei Einzelabdeckplatten für Installationsgeräte mit Tragring enthalten.

Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Messing.





CuZn
37 Messing

Stammdaten

Art.-Nr.	7427204
Typ	UDHOME4 2M V
Bezeichnung 1	Bodentank komplett
Bezeichnung 2	3fach VDE-Steckdose
Werkstoff	Messing
Werkstoff Kürzel	CuZn
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	388,00 kg/100 St.

Technische Daten

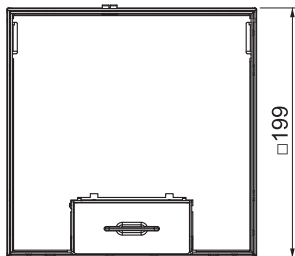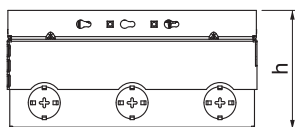

Länge	199,00 mm
Breite	199,00 mm
Maß h	95,00 mm
Breite Außenmaß	199,00 mm
Breite Einbaumaß	205,00 mm
Länge Außenmaß	199,00 mm
Länge Einbaumaß	205,00 mm
Anzahl der Gerätebecher	2
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagdicke	15,00 mm
Bodenbelagsschutzrahmen	<input type="checkbox"/>
Ausführung	quadratisch
Estrichhöhe	95-110 mm
Fußbodenhöhe	95-125 mm
Geeignet für Nasspflege	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Doppelbodeneinbau	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Hohlbodeneinbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Mit Bodenbelagsaussparung	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivellierbereich	95,00 - 125,00 mm
Öffnungsmechanismus	Griffbügel