


Technisches Datenblatt

Bodentank UDHOME9, frei bestückbar, Messing

Art.-Nr. 7427328

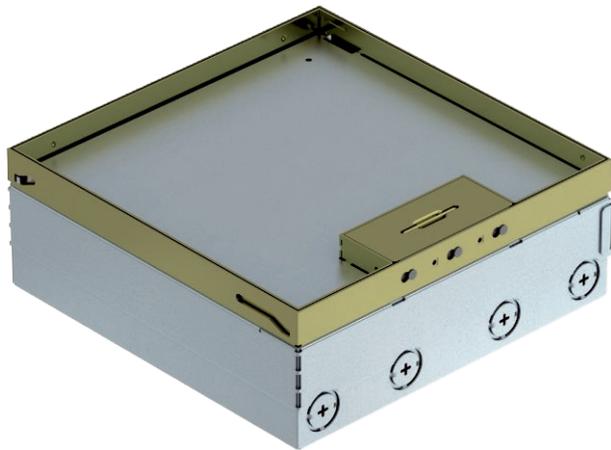

Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Holzböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugeschäube mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberseite durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.

Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Messing.




CuZn
37 Messing

Stammdaten

Art.-Nr.	7427328
Typ	UDHOME9 2M
Bezeichnung 1	Bodentank komplett
Bezeichnung 2	leer
Werkstoff	Messing
Werkstoff Kürzel	CuZn
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	482,00 kg/100 St.

Technische Daten

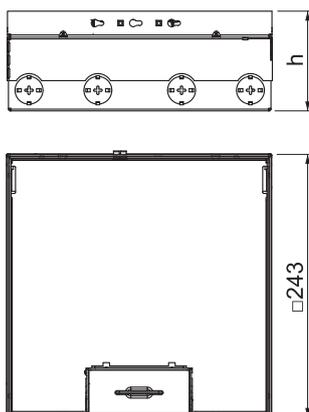

Länge	244,00 mm
Breite	244,00 mm
Maß h	95,00 mm
Breite Außenmaß	244,00 mm
Breite Einbaumaß	250,00 mm
Länge Außenmaß	244,00 mm
Länge Einbaumaß	250,00 mm
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnur auslass
Bodenbelagdicke	15,00 mm
Estrichhöhe	95-110 mm
Fußbodenhöhe	95-125 mm
Nivellierbereich	95,00 - 125,00 mm
Öffnungsmechanismus	Griffbügel