

# Technisches Datenblatt

## Bodentank UDHOME9, zwei 2-fach VDE, Edelstahl

Art.-Nr. 7427308



Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Holzböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.

Im Lieferumfang sind drei Universalträger UT4 45 4 zum direkten Einbau von Modul 45-Geräten enthalten. Davon ist einer mit zwei 2-fach Schutzkontaktsteckdosen in der Farbe reinweiß bestückt.

Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Edelstahl.


 


VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

### Stammdaten

Art.-Nr.	7427308
Typ	UDHOME9 2V UT45V
Bezeichnung 1	Bodentank komplett
Bezeichnung 2	zwei 2fach VDE-Steckdose
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	520,00 kg/100 St.

### Technische Daten

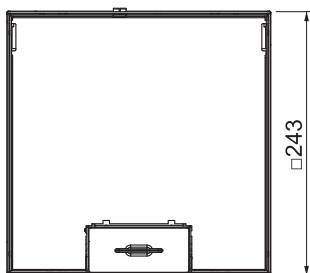

Länge	244,00 mm
Breite	244,00 mm
Maß h	95,00 mm
Breite Außenmaß	244,00 mm
Breite Einbaumaß	250,00 mm
Länge Außenmaß	244,00 mm
Länge Einbaumaß	250,00 mm
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnur auslass
Bodenbelagdicke	15,00 mm
Estrichhöhe	95-110 mm
Fußbodenhöhe	95-125 mm
Nivellierbereich	95,00 - 125,00 mm
Öffnungsmechanismus	Griffbügel