

# Technisches Datenblatt

## Bodentank UDHOME9, zwei 2-fach VDE, Edelstahl

Art.-Nr. 7427300



Quadratischer Bodentank für den Einsatz in trocken gepflegten Holzböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.

Im Lieferumfang sind drei Universalträger UT4 zum Einbau von Modul 45®-Geräten enthalten. Ein Universalträger ist mit zwei 2-fach Schutzkontaktsteckdosen in der Farbe reinweiß bestückt. Die beiden weiteren Universalträger sind mit einer Abdeckplatte für den Standardgeräteeinbau und einer Blindabdeckung bestückt.

Im Bodenbelag sichtbare Oberflächen aus Edelstahl.


 


VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

### Stammdaten

Art.-Nr.	7427300
Typ	UDHOME9 2V UT V
Bezeichnung 1	Bodentank komplett
Bezeichnung 2	zwei 2fach VDE-Steckdose
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	520,50 kg/100 St.

### Technische Daten

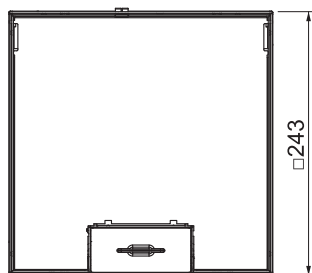

Länge	244,00 mm
Breite	244,00 mm
Maß h	95,00 mm
Breite Außenmaß	244,00 mm
Breite Einbaumaß	250,00 mm
Länge Außenmaß	244,00 mm
Länge Einbaumaß	250,00 mm
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnur auslass
Bodenbelagdicke	15,00 mm
Estrichhöhe	95-110 mm
Fußbodenhöhe	95-125 mm
Geeignet für Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Mit Bodenbelagsausparung	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivellierbereich	95,00 - 125,00 mm
Öffnungsmechanismus	Griffbügel