


# Technisches Datenblatt

## UZD250-3 für Estrichhöhe 115-170 mm

Art.-Nr. 7410043

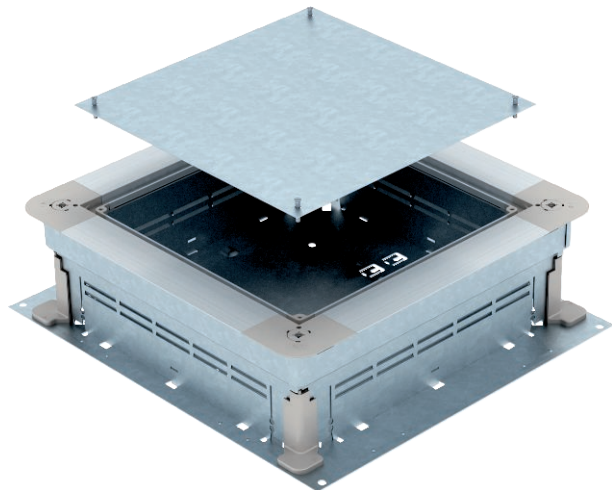

Unterflur Zug- und Abzweigdose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten in Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos auf Estrichhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.

Seitenwände vorbereitet für Kanalbreiten 250 mm.




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	7410043
Typ	UZD 115170 250-3
Bezeichnung 1	Zug- und Abzweigdose
Bezeichnung 2	für Estrichhöhe 115-170mm
Dimension	410x367x115
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	480,00 kg/100 St.

### Technische Daten

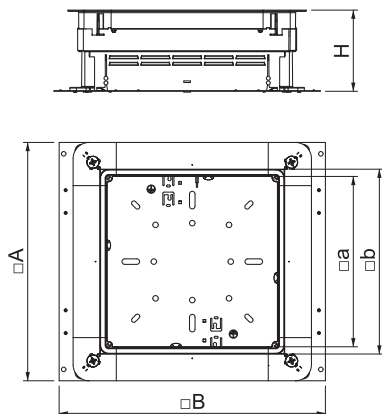

Maß A	367,00 mm
Maß B	410,00 mm
Maß a	262,00 mm
Maß b	283,00 mm
Bodenbündig versenkbar	<input type="checkbox"/>
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Deckelausführung	universal
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Installationsraum	10,62 - 16,16 dm <sup>3</sup>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Estrichhöhe	115-170 mm
für Rohranschluss	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Kanalbreite	190,00 - 250,00 mm
Kanalhöhe	28,00 - 48,00 mm
Mindestestrichhöhe	115
Nenngröße	250,00 mm

# Technisches Datenblatt

## UZD250-3 für Estrichhöhe 115-170 mm

Art.-Nr. 7410043



### Technische Daten

Nivellierbereich	115,00 - 170,00 mm
------------------	--------------------