


# Technisches Datenblatt

UZD350-3 mit Rohreinführung für Estrichhöhe 70-125 mm

Art.-Nr. 7410035

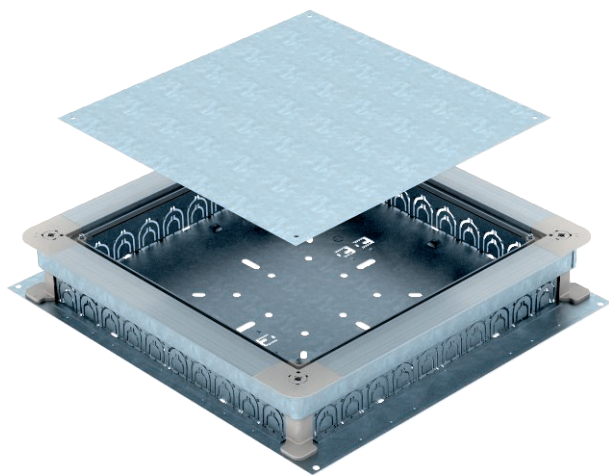

Unterflur Zug- und Abzweigdose für je 10 Installationsrohre pro Seite (M20 oder M32) mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten in Montagedeckel (separat zu bestellen). Lässt sich stufenlos auf Estrichhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.




<b>St</b>	Stahl
<b>FS</b>	bandverzinkt

## Stammdaten

Art.-Nr.	7410035
Typ	UZD 350-3 R
Bezeichnung 1	Zug- und Abzweigdose
Bezeichnung 2	für Estrichhöhe 70-125mm
Dimension	510x467x70
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	590,00 kg/100 St.

## Technische Daten

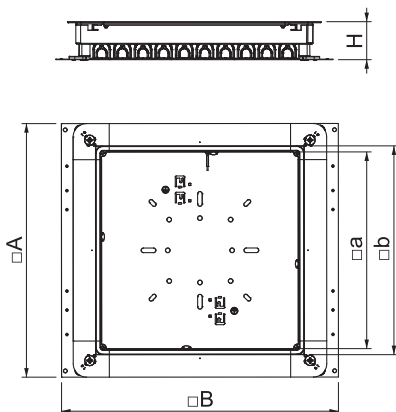

Maß A	467,00 mm
Maß B	510,00 mm
Maß a	362,00 mm
Maß b	383,00 mm
Bodenbündig versenkbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenblech	<input checked="" type="checkbox"/>
Deckelausführung	universal
Dichtungseinbaumöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Einbauöffnung für Aufflurtank	<input type="checkbox"/>
Entkoppelbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Estrichhöhe	70-125 mm
für Rohranschluss	<input checked="" type="checkbox"/>
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Unterflurkanal	<input type="checkbox"/>
Mindestestrichhöhe	70
Nenngröße	350,00 mm
Nivellierbereich	70,00 - 125,00 mm