

# Technisches Datenblatt

## Verbindungslasche, Höhe 38 mm

Art.-Nr. 7400962



Kanalverbinder zur leitenden Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen.




|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>St</b> | Stahl        |
| <b>FS</b> | bandverzinkt |

### Stammdaten

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Art.-Nr.                 | 7400962           |
| Typ                      | VL 19038E         |
| Bezeichnung 1            | Verbindungslasche |
| Bezeichnung 2            | leitend           |
| Dimension                | 50x190x38         |
| Werkstoff                | Stahl             |
| Werkstoff Kürzel         | St                |
| Oberfläche               | bandverzinkt      |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN 10346      |
| Oberfläche Kürzel        | FS                |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück           |
| Gewicht                  | 25,80 kg/100 St.  |

### Technische Daten

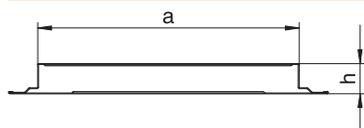

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Breite                     | 190,00 mm                           |
| Höhe                       | 38,00 mm                            |
| Maß a                      | 190,00 mm                           |
| Maß h                      | 38,00 mm                            |
| Ausführung                 | Lasche                              |
| Bodenblech                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | <input type="checkbox"/>            |
| Geeignet für Dehnungsfuge  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kanalhöhe                  | 38,00 mm                            |
| Mit Potenzialausgleich     | <input checked="" type="checkbox"/> |