


Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZES6

Art.-Nr. 7406749

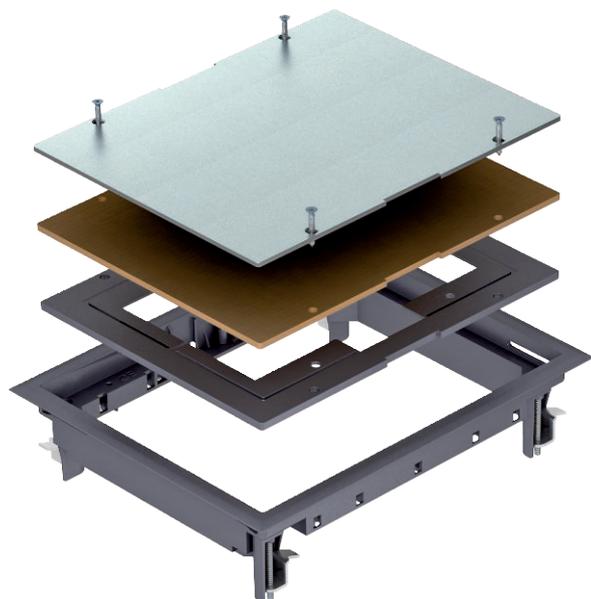

Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer rechteckigen Montageöffnung der Nenngröße 6 in einem Unterflur-System oder Doppelboden im Innenbereich. Teppichschutzrahmen aus Polyamid. Bodenbelagausparung bei Lieferung auf 5 mm eingestellt, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.




PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Art.-Nr. | 7406749 |
| Typ | ZES6-2 U10T 7011 |
| Bezeichnung 1 | Zugdoseneinsatz |
| Bezeichnung 2 | für Universalmontage |
| Farbe | eisengrau |
| RAL-Nummer | 7011 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Werkstoff Kürzel | PA |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 150,00 kg/100 St. |

Technische Daten

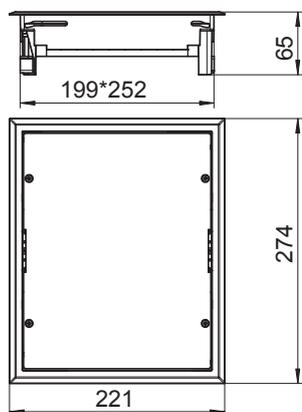

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Länge | 221,00 mm |
| Breite | 274,00 mm |
| Höhe | 65,00 mm |
| Breite Außenmaß | 274,00 mm |
| Breite Einbaumaß | 253,00 mm |
| Länge Außenmaß | 221,00 mm |
| Länge Einbaumaß | 201,00 mm |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 0 |
| Ausführung | rechteckig |
| Ausführung Leitungsauslass | Kein Leitungsauslass |
| Bodenbelagsschutzrahmen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bodenpflege | trocken |
| Einbautiefe | 62,00 mm |
| Fußbodenhöhe | 62 mm |
| Geeignet für Nasspflege | <input type="checkbox"/> |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | <input type="checkbox"/> |
| Geeignet für Unterflurkanal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 6 |

Technisches Datenblatt

Revisionsabdeckung ZES6

Art.-Nr. 7406749



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Geeignet für Unterflurdose | 250/350 |
| Öffnungsmechanismus | Werkzeug |
| Rahmenausführung | Teppichschutzrahmen |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 2.000 N |