

# Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A2

Artikelnummer: 6342463



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.  
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

# Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A2

Artikelnummer: 6342463



## Stammdaten

Artikelnummer	6342463
Typ	US 3 150 A2
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x1500
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	198 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A2

Artikelnummer: 6342463



## Abmessungen

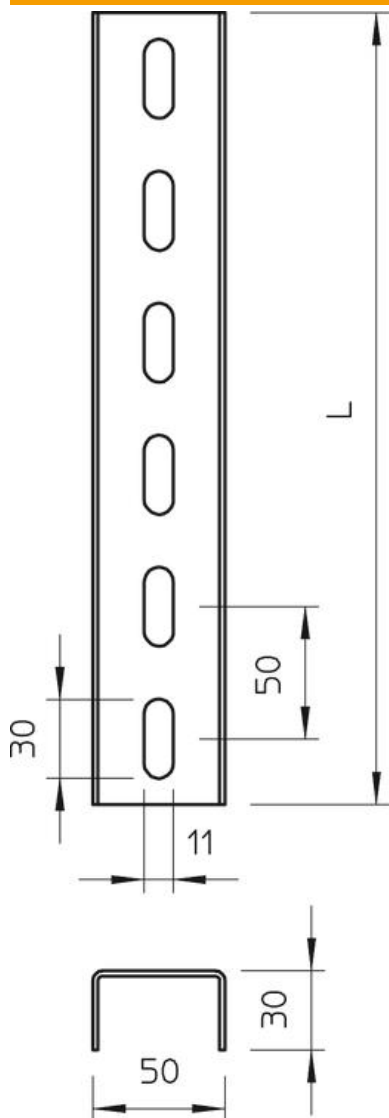

Abmessung	30 x 50 x 2,0
Länge	1.500 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm

# Technisches Datenblatt

US 3-Stiel A2

Artikelnummer: 6342463



## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Statischer Wert A	1,42 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	1,52 cm
Statischer Wert Iz	5,72 cm
Statischer Wert Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	2,29 cm <sup>2</sup>