

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342340



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.



St Stahl

FS bandverzinkt

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342340



Stammdaten

Artikelnummer	6342340
Typ	US 3 300 FS
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	399 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342340



Abmessungen

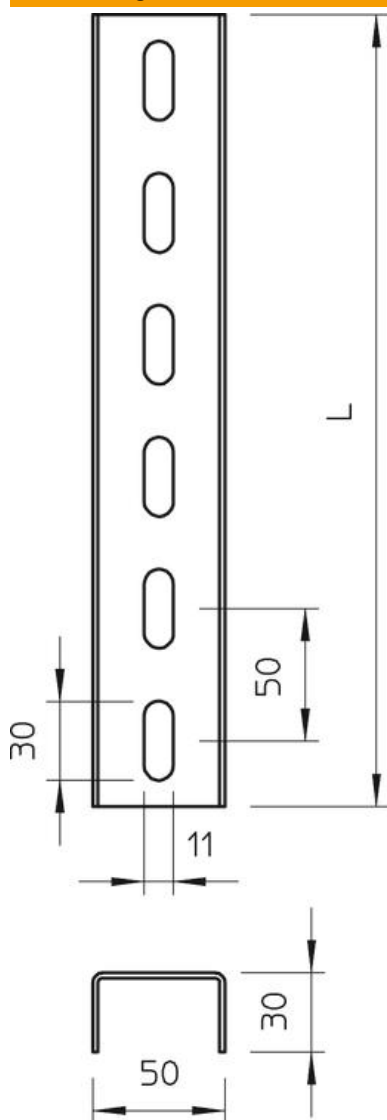

Abmessung	30 x 50 x 2,0
Länge	3.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Maß L (mm)	3.000 mm

Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342340



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Lochbreite	11 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	30 mm
Statischer Wert A	1,42 cm ²
Statischer Wert Iy	1,52 cm
Statischer Wert Iz	5,72 cm
Statischer Wert Wy	0,7 cm ²
Statischer Wert Wz	2,29 cm ²