





U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.

(€

Stahl

FS bandverzinkt




Artikelnummer: 6342306

Stammdaten		
	Artikelnummer	6342306
	Тур	US 3 40 FS
	Bezeichnung 1	U-Stiel
	Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
	Hersteller	OBO
	Dimension	50x30x400
	Werkstoff	Stahl
	Oberfläche	bandverzinkt
	Oberflächennorm	DIN EN 10346
	Kleinste VK-Einheit	1
	Mengeneinheit	Stück
	Gewicht	53 kg
	Gewichtseinheit	kg/100 St.



Artikelnummer: 6342306

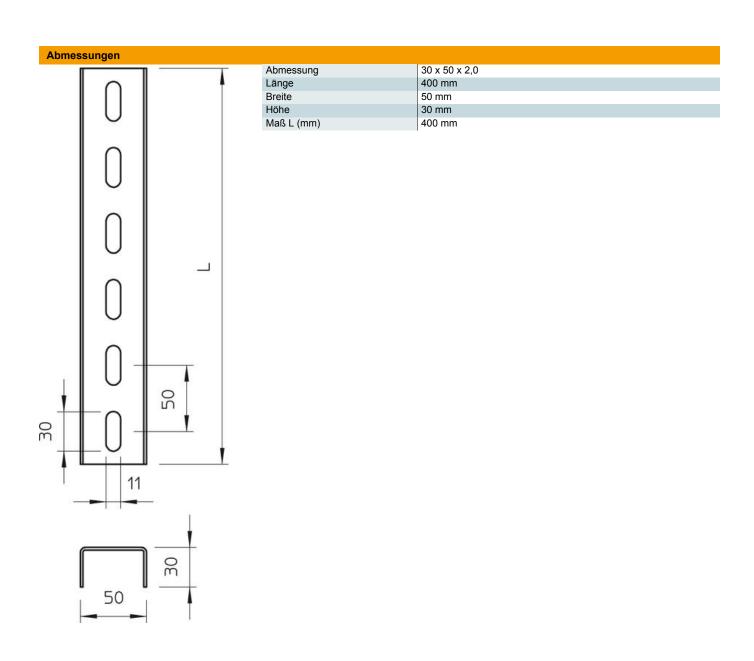



Artikelnummer: 6342306

Technische Daten		
	Abbrechbar	nein
	Art der Lochung	3 Seiten gelocht
	Ausführung	Einfachprofil
	Funktionserhalt	ja
	Lochbreite	11 mm
	Materialstärke	2 mm
	Mit Zahnung	nein
	Profilform	U-Profil
	Schlitzweite	30 mm
	Statischer Wert A	1,42 cm <sup>2</sup>
	Statischer Wert ly	1,52 cm
	Statischer Wert Iz	5,72 cm
	Statischer Wert Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
	Statischer Wert Wz	2.29 cm <sup>2</sup>