



U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.  
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 25.

CE

St Stahl

FS bandverzinkt

# Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342316



## Stammdaten

Artikelnummer	6342316
Typ	US 3 90 FS
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x30x900
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	120 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342316



### Abmessungen

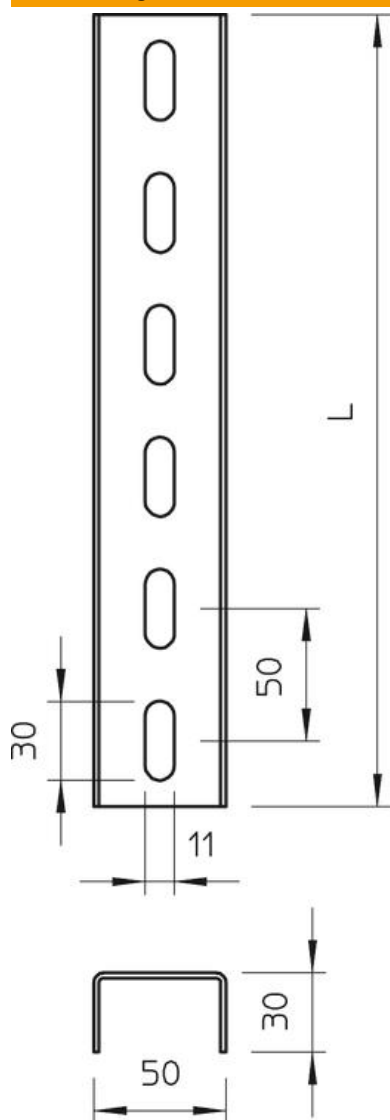

Abmessung	30 x 50 x 2,0
Länge	900 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Maß L (mm)	900 mm

# Technisches Datenblatt

US 3-Stiel FS

Artikelnummer: 6342316



## Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	ja
Lochbreite	11 mm
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Schlitzweite	30 mm
Statischer Wert A	1,42 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	1,52 cm
Statischer Wert Iz	5,72 cm
Statischer Wert Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	2,29 cm <sup>2</sup>